



EPIC® H-A 48 SGRL

Прочные корпуса для 3-х изоляторов

Базовый корпус с двумя кабельными вводами и двумя поперечными скобами может вмещать три вставки и использоваться, например, в системах управления.

Информация

Компактные, износостойкие, металлические корпуса серии H-A 48

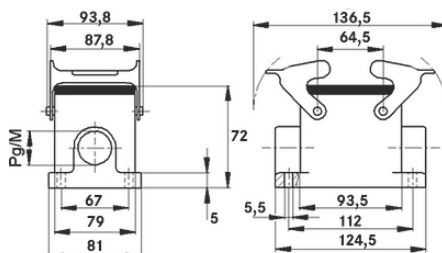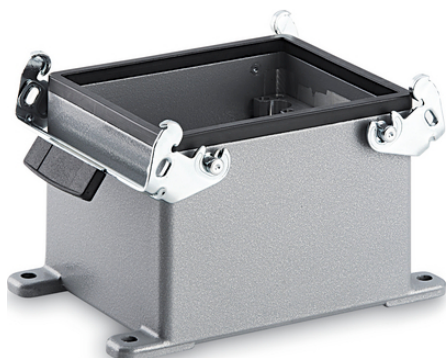

EPIC® H-A 48 SGRL

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:



EPIC® H-A 48 SGRL

Штук/ед. упаковки	М	Обозначение	Артикул
1	40	H-A 48 SGRL M40	19639600
H-A корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабеля, поперечная скоба)			