


## EPIC® DATA PB Sub-D M12

PROFIBUS штекерный соединитель M12

Соединители для кабелей данных D-Sub (9-контактные) Для PROFIBUS DP по IEC 61158, IEC 61784, с M12 (код B), кабельный вывод 180°, 90°, 35°, светодиод диагностики и немецкая трубная резьба

### Информация

Быстрый монтаж Plug & Play на конфекционированный соединительный кабель PROFIBUS M12

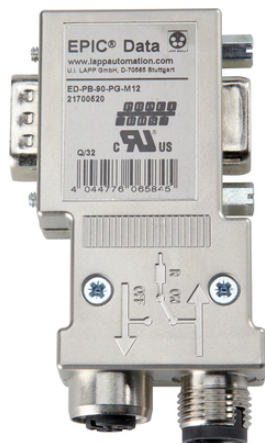

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Время на монтаж



Незначительный вес



Место для монтажа

### Преимущества

Экономия времени за счёт быстрой установки (Plug & Play)

датчик/актуатор

Нет теряющихся частей

Замыкающий интегрированный резистор можно переключать

Подходят для конфекционированных M12 PROFIBUS- кабелей

### Характеристики

Максимальная скорость передачи данных 12 Мбит/с

Максимальная сила тока 12,5 mA

Напряжение питания 4.75 - 5.25 В постоянного тока(поступает от терминала)

Выключатель во включенном состоянии хорошо распознаётся и управляется

Замыкающий резистор в положении "ON" - исходящий BUS-кабель отключен

## EPIC® DATA PB Sub-D M12

### Стандарты / Сертификаты соответствия

IEC 61158, IEC 61784

UL File No. E331560

### Конструкция

Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие винты 4-40 UNC

Штекер M12, B-кодировка

Повышенная электромагнитная совместимость (ЭМС) за счет металлизированного корпуса

Исполнение с дополнительным Sub-D портом для программирования/диагностики ('PG')

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001132 ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub соединитель
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001132 Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель D-Sub
Размеры:	70 мм x 40 мм x 17 мм (ДxШxВ)
Вид соединения:	M12
Класс защиты:	IP 20
Выходное сопротивление:	150 Ω
Интерфейсы:	PROFIBUS блок: D-Sub гнездо, 9-конт. PROFIBUS кабель: M12 PB системная разводка
Допустимые условия окружающей среды:	Рабочая температура: от -25 до +85 °C *The max. temperature for UL is 60 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® DATA PB Sub-D M12**

Артикул	Обозначение	Описание	PG-интерфейс	Диагностические светодиоды
21700520	ED-PB-PG-90-M12	M12	да	нет

Последнее обновление (11.07.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16